 



接続ケーブル NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

部品番号: 539512

FESTO

近接スイッチ、ポジショントランスミッタ、流量センサ、可視センサ用

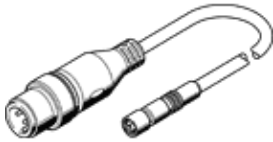

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (AC)	30 V
使用電圧範囲 (DC)	30 V
許容電流負荷	1.7 A
汚染度	3
保護仕様	IP65 IP67
プラグの締付トルク	0.3 Nm
プラグの最大締付トルク	0.5 Nm
最小ケーブル曲半径	35 mm
配線方式	4ピン/5線 M5x0,5 / M12x1 ストレート形プラグ/ストレート形エルボ
ケーブルの構造	4 x 0,14 mm ²
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル長さ	1 m
ケーブルのタイプ	LifY11Y
導管定格断面	0.14 mm ²
取付方法	刻み付ナット スレーブナット
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 金メッキ