


ソケット MSSD-C-M16

部品番号: 539709

FESTO

ポートパターンDIN EN 175 301-A準拠電磁弁とコイル

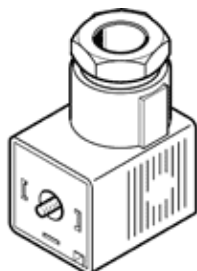

データシート

特長	値
接続頻度	50
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	38 g
配線方式	3ピン エルボ形プラグソケット Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠 角形
ケーブルコネクタ	M16
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	1.5 mm ²
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material seals	HNBR