


ソケット MSSD-E-M12

部品番号: 539711

FESTO

JMEH、MEH、MOEH互換バルブとコイル

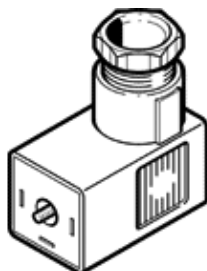

データシート

特長	値
接続頻度	50
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	11 g
配線方式1	傾斜ソケット、正方形のデザイン、3極、タイプC
配線方式2	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 300 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
ケーブルコネクタ	M12
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
ターミナル断面図	0.75 mm ²
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material seals	HNBR