

マニホールド搭載形レギュレータ LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

 

部品番号: 540042

廃番予定品

FESTO

直動式レギュレータ2~5台までマニホールド上に搭載可能、圧力計なし

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

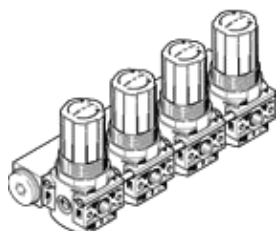

データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	簡易マニホールド 直動ピストン式レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 反流れ方向
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
調整圧力範囲 (Mpa)	0.05 ... 0.7 MPa
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
調整圧力範囲 (psi)	7 ... 100 psi
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 1,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	1,000 g
取付方法	フロントパネル取付形 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/4
Material of plug screw	鋼 亜鉛メッキ
Material spacer pin	鍛造アルミ合金
Material manifold	鍛造アルミ合金
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	強化PA