 



レギュレータバルブマニホールド LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

製品番号: 540043

FESTO

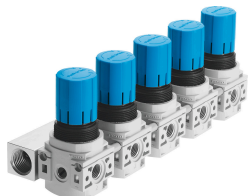

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	供給ポート共通マニホールド上 直動式ピストンレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動電圧	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7 000032...100 000032
最大圧カヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量	1000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [---] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 -C...50 -C
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	1250 g
取付方法	フロントパネル取付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/4
材質: プラグねじ	鋼 亜鉛めっき
スパーサボルト材質	鍛造アルミ合金
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金
シールリング材質	PVC
材質 シール	NBR
材質ハウジング	強化 PA