 



コントロールプレート VABF-S4-2-R1C2-C-10

部品番号: 540153

FESTO

VTSA/VTSA-Fバルブターミナル用、ポートパターン15407-2、使用最高圧力1.0MPa

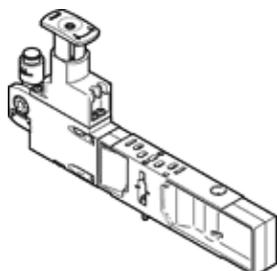

データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
Operating pressure MPa	1 MPa
使用圧力	10 bar
調整圧力範囲 (Mpa)	0.05 ... 0.85 MPa
制御圧力範囲	0.5 ... 8.5 bar
調整圧力範囲 (psi)	7.25 ... 123.25 psi
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	350 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
圧力計ポート	固定クランプ
Material control panel	PA
Material regulator housing	アルミダイカスト