


# コントロールプレート VABF-S4-1-R5C2-C-10

部品番号: 540170

FESTO

VTSA/VTSA-Fバルブターミナル用、ポートパターン15407-2、使用最高圧力1.0MPa

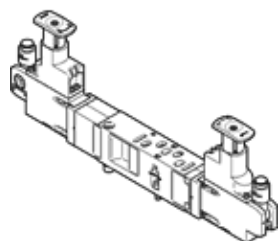

## データシート

特長	値
幅	26 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
Operating pressure MPa	1 MPa
使用圧力	10 bar
調整圧力範囲 ( Mpa )	0.05 ... 0.85 MPa
制御圧力範囲	0.5 ... 8.5 bar
調整圧力範囲 ( psi )	7.25 ... 123.25 psi
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	692 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
圧力計ポート	固定クランプ
Material control panel	PA
Material regulator housing	アルミダイカスト