


サーボモータ

MTR-AC-40-3S-AB

部品番号: 540300

FESTO

減速機なし/ブレーキ付

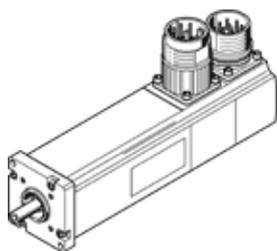

データシート

特長	値
回転位置センサ	レゾルバ
温度モニタ	PTC抵抗
最高速度	10,400 1/min
標準回転数	6,000 1/min
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
連続停止電流	0.78 A
保護仕様	F
出力補正ブレーキ	6 W
モータの一定性	0.344 Nm/A
消費電力 モータ	150 W
公称電圧	325 V
公称電流	0.7 A
波高電流	3.3 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 40 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
総出力慣性モーメント	0.055 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	0.4 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.01 kgcm ²
回転負荷モーメント	0.045 kgcm ²
標準回転トルク	0.24 Nm
波高回転トルク	1 Nm
停止時トルク	0.27 Nm
軸方向の軸負荷	12 N
半径方向の軸負荷	82 N
質量	735 g
配線システム	プラグ