


フィールドバスアダプタ FBA-CO-SUB-9-M12

製品番号: 540324

FESTO

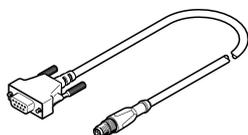

データシート

特徴	値
プロトコル	CANopen DeviceNet
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	9
電気ポート 1, 占有ピン	6
電気ポート 1, 取付方法	2x ねじ 4-40 UNC-2A
電気ポート 2, 機能	制御側
電気ポート 2, モデル	丸型
電気接続ポート 2, 接続タイプ	プラグ
電気ポート 2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート 2, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード
電気接続ポート 2, 芯数	5
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	5
定格動作電圧 DC	24 V
ケーブル長	0.1 m
ケーブル径	6.3 mm
ケーブル構造	4 x 0.34mm ² シールド付
導体公称断面	0.34 000013
保護等級	IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 -C...50 -C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)