 



ショックアブソーバ YSRW-DGC-18-KF

部品番号: 540347

FESTO

DGC、DGCi用、近接スイッチSME/SMT-
10用ポジションセンシング付

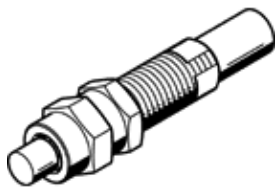

データシート

特長	値
サイズ	18
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material piston rod	ステンレス