
 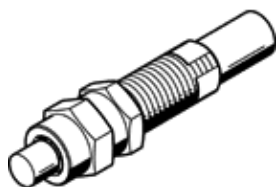


ショックアブソーバ YSRW-DGC-40/50

部品番号: 540353

FESTO

DGC、DGCi用、近接スイッチSME/SMT-
10用ポジションセンシング付



データシート

特長	値
サイズ	40 50
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 ピストンロッド	ステンレス