


# スピードコントローラ GRLA-1/4-QS-8-B-20

部品番号: 540360

FESTO

排気流量制御弁、スィベルジョイント付。

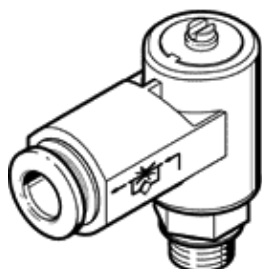

## データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	手動操作
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	650 l/min
自由流れの方向時の標準流量	600 ... 750 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	1,130 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	800 ... 1260 l/min
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	11 Nm
許容使用トルク、調整ネジ	0.4 Nm
質量	27 g
容器サイズ	20
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 調整ネジ	真鍮
材質情報 スィベル	強化PBT