

 

# ロータリアクチュエータ

## DRQD-25-180-PPVJ-A-AL-FW

部品番号: 540464

FESTO

位置検出用、クッション付、ギア補正付、接続ポート左

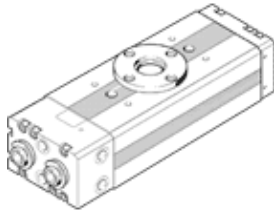

## データシート

特長	値
サイズ	25
角度調整範囲	-20 ... 6 deg
回転角度	0 ... 180 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.3 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
0.6MPa時のトルク	6.1 Nm
許容慣性モーメント	0.002 kgm <sup>2</sup>
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム