 



ボールバルブ駆動ユニット VZPR-BPD-22-R12

部品番号: 540512

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1/2", PN40, thread EN 10226-1.

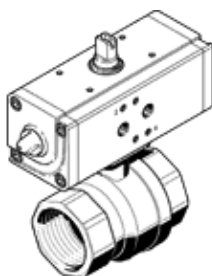

データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	電気 空気圧
取付方向	任意
取付方法	CNOMO 雌ネジ
プロセスバルブ接続	Rp1/2
切換位置表示	ノブの向き = エアの流れ方向
DN : 呼び径	15
ボールバルブユニットの使用圧力	1 ... 8.4 bar
プロセスバルブの呼び圧力	40
流体温度	-20 ... 150 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
質量	1,200 g
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低