


# ボールバルブ駆動ユニット VZPR-BPD-22-R34

部品番号: 540513

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 3/4", PN40, thread EN 10226-1.

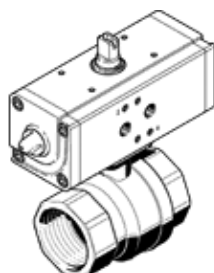

## データシート

| 特長              | 値                  |
|-----------------|--------------------|
| 構造              | 2方向ボールバルブ<br>スイベル軸 |
| 操作方法            | 電気<br>空気圧          |
| 取付方向            | 任意                 |
| 取付方法            | CNOMO<br>雌ネジ       |
| プロセスバルブ接続       | Rp3/4              |
| 切換位置表示          | ノブの向き = エアの流れ方向    |
| DN: 呼び径         | 20                 |
| ボールバルブユニットの使用圧力 | 1 ... 8.4 bar      |
| プロセスバルブの呼び圧力    | 40                 |
| 流体温度            | -20 ... 150 °C     |
| 周囲温度            | -20 ... 80 °C      |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 質量              | 1,500 g            |
| 耐酸性クラス: CRC     | 1 - 腐食ストレス低        |