 



ボールバルブ駆動ユニット VZPR-BPD-22-R1R

部品番号: 540530

FESTO

ロータリアクチュエータDAPSと2方向ボールバルブ (ステンレス製) VAPBで構成

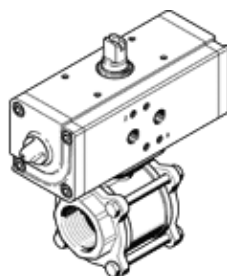

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|--------------------|
| 構造 | 2方向ボールバルブ スイベル軸 |
| 操作方法 | 電気 空気圧 |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | CNOMO 雌ネジ |
| プロセスバルブ接続 | Rp1 |
| 切換位置表示 | ノブの向き = エアの流れ方向 |
| DN: 呼び径 | 25 |
| ボールバルブユニットの使用圧力 | 1 ... 8.4 bar |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 63 |
| 流体温度 | -20 ... 150 °C |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 材質 | PWIS質を含む |
| 食品製造業界認可 | なし |
| 質量 | 3,100 g |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 |