 



# ボールバルブ駆動ユニット VZPR-BPD-22-R212R

部品番号: 540878

FESTO

ロータリアクチュエータDAPSと2方向ボールバルブ (ステンレス製) VAPBで構成

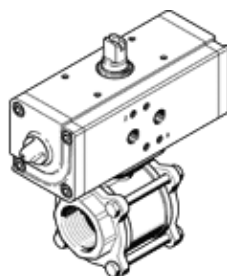

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ スイベル軸
操作方法	電気 空気圧
取付方向	任意
取付方法	CNOMO 雌ネジ
プロセスバルブ接続	Rp2 1/2
切換位置表示	ノブの向き = エアの流れ方向
DN: 呼び径	65
ボールバルブユニットの使用圧力	1 ... 8.4 bar
プロセスバルブの呼び圧力	63
流体温度	-20 ... 150 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
材質	PWIS質を含む
食品製造業界認可	なし
質量	14,400 g
耐酸性クラス: CRC	3