


接続プレート VABS-S4-1S-N14-B-K2

部品番号: 541066

FESTO

ISO 15407/-2規格ポート

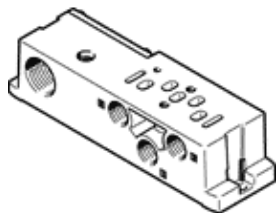

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 幅 | 26 mm |
| 規格 | ISO 15407-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 使用電圧範囲 (DC) | 24 V |
| サージの強さ | 4 kV |
| 40°C時の許容負荷電流 | 2 A |
| 汚染度 | 3 |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| EU外での防爆認証 | EPL Gc (GB) |
| ATEXカテゴリ ガス | II 3G |
| ガス防爆 | Ex ec IIC T3 Gc X |
| Explosion group assembly | IIC |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 組み付け時の最高表面温度 | T3 |
| 保護仕様 | IP65 NEMA 4 組付状態による |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 302 g |
| 取付方法 | 取付穴 ISO 15407-2準拠 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |