


# バスノード CPX-FB32

部品番号: 541302

FESTO

モジュール式CPXターミナル用

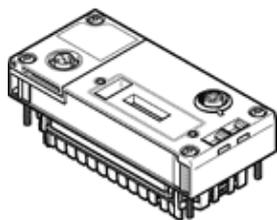

## データシート

特長	値
寸法WxLxH	(連結ブロック含む) 50 mm x 107 mm x 50 mm
フィールドバスインタフェース	ソケット, M12x1, 4ピン, D-コード化
装置固有の診断	チャンネル及びモジュールオリエント診断 - モジュールの電圧降下 - 診断メモリ
コンフィギュレーションサポート	EDSファイル
パラメータ設定	- 診断方法 - フェールセーフ応答 - チャンネルの強制 - アイドルモード特性 - 信号立ち上がり - システムパラメータ
補助機能	- "Explicit Message"による非環データアクセス Ethernet経由でAcyclicデータアクセス - DHCPからIPアドレス, DILスイッチまたは制御装置 フィールドバス経由のチャンネルオリエント診断 フィールドバスからのノーマルテキストによる初期パラメータ システムステータスはプロセスデータを使って表示させることが可能 操作ユニット用の追加診断インタフェース
操作部品	DILスイッチ
ポーレート	10/100, full/half dupl. MBit/s
使用電圧範囲 ( DC)	18 ... 30 V
使用電圧時の実消費電流	Typ. 65 mA
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	125 g
最大アドレス数 出力	64 Byte
最大アドレス数 入力	64 Byte
プロトコル	EtherNet/IP
バス用LED表示	IO: I/Oステータス MS: モジュールステータス NS: ネットワークステータス TP: ネットワーク有効
製品用LED表示	M: パラメータ修正 PL: 負荷供給 PS: 電源サプライ, センササプライ SF: システムエラー
材質 ハウジング	強化PA PC