 



サービスユニットコンビネーション MSB6N-1/2:H1N3M1-WP

部品番号: 541467

FESTO

フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具のセット。
最高2次側圧力1.2MPa、フィルタエレメントサイズ40µm、圧力計、ロック機構
付レギュレータノブ、プラスチックガード、オートドレン、流れ
方向左->右

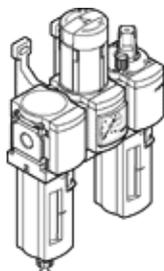

データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ポウルガード	樹脂製ポウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
標準流量	3,500 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア
質量	2,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 2	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC