 



ソフトスタートバルブ MS12-DL-G

部品番号: 541497

FESTO

給排気をゆっくり行うためのもの

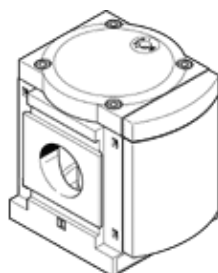

データシート

特長	値
排気機能	調整可
操作方法	空気圧
取付方向	任意
手動操作	なし
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
使用圧力	2 ... 20 bar
標準流量	25,000 ... 42,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	3,600 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	マニホールドモジュール
エア接続ポート 2	マニホールドモジュール
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト