


# ソレノイドコイル

## VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

部品番号: 541665

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 24 V DC

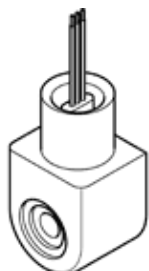

### データシート

特長	値
コイル特性	24 V DC: 4.5 W
許容電圧変動	+/- 10 %
EU外での防爆認証	NEC 500 Class I, Div. 1
耐酸性クラス: CRC	1
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
ケーブル長さ	0.5 m
材質	RoHS対応