


ソレノイドコイル VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

部品番号: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and
110 V AC/50-60 Hz

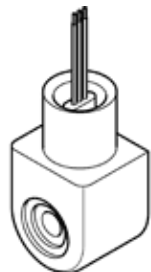

データシート

特長	値
コイル特性	AC 110 V: 50 Hz、締付け力 12.5 VA、保持力 7.5 VA AC 120 V: 60 Hz、締付け力 11.5 VA、保持力 6.5 VA
許容電圧変動	+/- 10 %
EU外での防爆認証	NEC 500 Class I, Div. 1
耐酸性クラス: CRC	1
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
ケーブル長さ	0.5 m
材質	RoHS対応