 



# ボールバルブ VZBA-R14-63-32T-F0304-R

部品番号: 542006

FESTO

Tホール ( 90°と180° ) とISO  
5211の取り付けインターフェース ( ロータリアクチュエータDRD、  
DRE、DAPS用 ) を持つステンレス製3法ボールバルブ

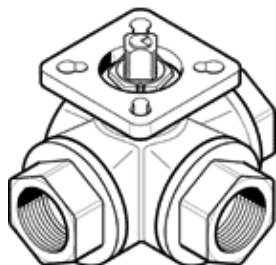

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1/4
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F04
内径	11.6 mm
DN : 呼び径	8
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	8 Nm
作動流体	不活性ガス 中性流体
流体温度	-10 ... 140 °C
Tホール ( エルボ ) のKv値	4.5 m3/h
Tホール ( ストレート ) のKv値	8 m3/h
流量誤差 Kv	+/- 20 %
材質	PWIS質を含む
材質 ハウジング	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
材質 シール	PTFE
材質 : グローブ	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
軸の材質	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	700 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	3