 



# 精密流量制御弁 GRP-160-1/8-AL

部品番号: 542023

FESTO

チェック機能付、精密流量調整

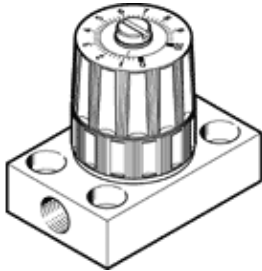

## データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
操作方法	手動操作
調整部品	スケール付回転式ノブ
取付方法	サブベース
絞り方向時標準流量	75.8 l/min
自由流れの方向時の標準流量	245 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 50 °C
Material housing	強化PA
取付方向	任意
2→1の使用圧力	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	38 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	25 ... 90 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	245 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [5:4:3]準抛調質クラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-10 ... 50 °C
質量	110 g
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR PVC
Material screws	鋼