


AS-I モジュール ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

部品番号: 542125

FESTO

4センサまで接続可能

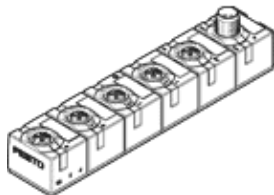

データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	c UL us - Listed (OL)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
EU外での防爆認証	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
粉塵防爆	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C