


接続ケーブル NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

部品番号: 542129

FESTO

近接スイッチ、ポジショントランスミッタ、流量センサ、可視センサ用

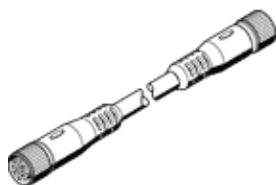

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
取付方向	任意
配線特長	標準
切換位置表示	なし
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65 IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-5 ... 70 °C
最大締め付けトルク	M12x1時0.6Nm
最小ケーブル曲半径	52 mm
質量	26 g
配線方式1	5ピンM12x1 ストレートソケット Aコード
配線方式2	4ピンM12x1 ストレートプラグ Aコード
ケーブルの構造	4x0,34
ケーブル径	5.2 mm
ケーブル長さ	0.15 m
導管定格断面	0.34 mm ²
アース接続	供給不可
取付方法	ネジ付プラグ スレーブナット
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 コネクタナット	亜鉛ダイカスト
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質情報 ネジ	亜鉛ダイカスト
材質 (クランプコネクタ)	金メッキソケット 銅合金 金メッキプラグ