


# 接続ケーブル NEBV-B2W3P-F-2.5-M12G5

部品番号: 542133

FESTO

MFHバルブ用

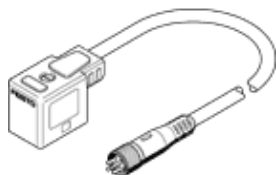

## データシート

特長	値
規格	EN 175301-803 EN 61076-2-101
取付方向	任意
配線特長	標準
切換位置表示	LED
切換状態表示	黄色LED
作動電圧 DC	24 V
許容電流負荷	4 A
保護仕様	IP65 IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-5 ... 70 °C
最大締め付けトルク	M12x1時0.6Nm M3時0.4Nm
最小ケーブル曲半径	59 mm
質量	181 g
配線方式1	3ピン角型アングルソケット タイプBI
配線方式2	5ピンM12x1 ストレートプラグ Aコード
ケーブルの構造	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	5.9 mm
ケーブル長さ	2.5 m
導管定格断面	0.75 mm <sup>2</sup>
アース接続	可能
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3 ネジ付プラグ
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	PBT TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	PVC
材質情報 ネジ	鋼 亜鉛ダイカスト
材質 ( クランプコネクタ )	スズメッキソケット 銅合金 金メッキプラグ