


電源ユニット SVG-3/400VAC-48VDC-20A

部品番号: 542405
廃番予定品

FESTO

出力電圧DC48V、出力電流20A
製造中止予定品 (2014年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

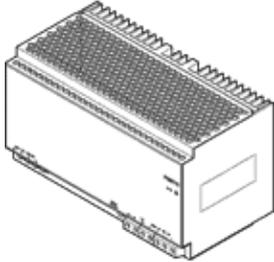

データシート

特長	値
幅	125 mm
高さ	130 mm
長さ	240 mm
取付方向	自然対流
一次供給	3相
入力電流	2,3 - 1,9 A
出力電圧 DC	48 V
標準出力電流	20 A
入力電圧 AC	400 ... 500 V
電源短絡時のバックアップ	50 ms
電源周波数	45 ... 65 Hz
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保管温度	-40 ... 85 °C
相対湿度	95%
保護仕様	IP20
周囲温度	-25 ... 70 °C
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
質量	3,500 g
取付方法	トップハットレール
材質	PWIS質を含む