 



# ソフトスタートバルブ MS6-DE-1/4-10V24-Z

部品番号: 542565

FESTO

空気圧機器へゆっくりな給排気用  
流れ方向は右から左

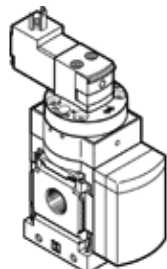

## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
切換位置表示	アクセサリ
使用圧力	4 ... 10 bar
b バルブ	0.54
Cバルブ	11.22 l/sbar
標準流量	2,700 l/min
定格	100%
コイル特性	24V DC
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	c UL - Recognized (OL)
質量	680 g
配線方式	プラグ 角形 DIN EN 175301-803準拠 デザインC
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト