


# ボールバルブ

## VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

部品番号: 542843

FESTO

耐腐食、酸性

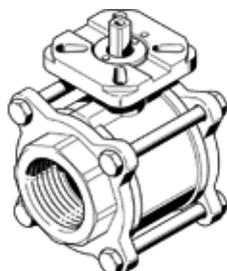

### データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1/4
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F04
内径	10 mm
DN: 呼び径	8
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	7 Nm
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-10 ... 180 °C
Kv値	7 m3/h
材質 ハウジング	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
材質 シール	FPM PTFE
材質: グローブ	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
軸の材質	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	200 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	3