


リニアガントリ DHSL-2DGE40ZR-HMP25

部品番号: 543012

FESTO

ベルト駆動電動アクチュエータと従動軸、ハンドリングモジュールを組み合わせるとより丈夫でダイナミックな構成が可能です。ロータリアクチュエータやグリッパ等はサイズに合わせて別途購入してください。組付け状態での納入をご希望の場合には、別途お問合せください。

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。

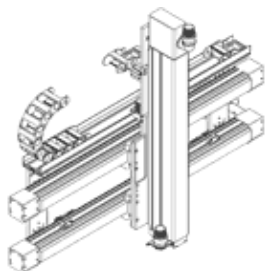

データシート

特長	値
アッセンブリ	リニアガントリ4.0
有効負荷	0 ... 10 kg
Z軸ドライブユニット	HMP-25
Z軸ドライブシステム	空気圧
Z軸中間位置	x1
Z軸ストローク	0 ... 400 mm
Z軸の終端位置における繰返し精度	± 0,02 mm
Z軸中間位置での繰返し精度	± 0,02 mm
Y軸ドライブユニット	2x DGE-40-ZR-KF
Y軸ドライブシステム	電気 コロガリガイド付ベルト駆動アクチュエータ
Y軸中間位置	任意
Y軸ストローク	0 ... 2,000 mm
Y軸の終端位置における繰返し精度	± 0,1 mm
Y軸中間位置での繰返し精度	± 0,1 mm