


# 3Dガントリ DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-HMPL20

部品番号: 543036

FESTO

ローラガイドタイプベルト駆動電動アクチュエータと、垂直軸にハンドリングモジュールを組み合わせると精密な位置決めが可能です。ロータリアクチュエータやグリッパ等はサイズに合わせて別途購入してください。組付け状態での納入をご希望の場合には、別途お問合せください。

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。

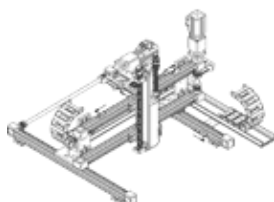

## データシート

| 特長               | 値                           |
|------------------|-----------------------------|
| アッセンブリ           | 3Dガントリ2.0                   |
| 有効負荷             | 0 ... 4 kg                  |
| Z軸ドライブユニット       | HMPL-20                     |
| Z軸ドライブシステム       | 空気圧                         |
| Z軸中間位置           | x1                          |
| Z軸ストローク          | 0 ... 200 mm                |
| Z軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,02 mm                   |
| Z軸中間位置での繰返し精度    | ± 0,02 mm                   |
| Y軸ドライブユニット       | 2x DGE-25-ZR-RF             |
| Y軸ドライブシステム       | 電気<br>ローラガイド付ベルト駆動アクチュエータ2x |
| Y軸中間位置           | 任意                          |
| Y軸ストローク          | 0 ... 1,000 mm              |
| Y軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,1 mm                    |
| Y軸中間位置での繰返し精度    | ± 0,1 mm                    |
| X軸ドライブユニット       | DGE-25-ZR-RF                |
| X軸ドライブシステム       | 電気<br>ローラガイド付ベルト駆動アクチュエータ   |
| X軸中間位置           | 任意                          |
| X軸ストローク          | 0 ... 3,000 mm              |
| X軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,1 mm                    |
| X軸中間位置での繰返し精度    | ± 0,1 mm                    |