


3Dガントリ DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

部品番号: 543044

FESTO

ローラガイドタイプベルト駆動電動アクチュエータに垂直軸用のハンドリングモジュールを組み合わせると丈夫で精密な構成が可能です。ロータリアクチュエータやグリッパ等はサイズに合わせて別途購入してください。組付け状態での納入をご希望の場合には、別途お問合せください。

「FAX要求書」のマークをクリックすれば要望に見合った回答を得ることが出来ます。

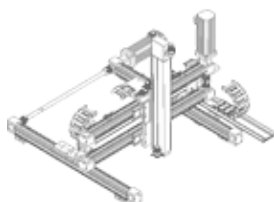

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|-----------------------------|
| アッセンブリ | 3Dガントリ4.0 |
| 有効負荷 | 0 ... 10 kg |
| Z軸ドライブユニット | HMP-25 |
| Z軸ドライブシステム | 空気圧 |
| Z軸中間位置 | x1 |
| Z軸ストローク | 0 ... 400 mm |
| Z軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,02 mm |
| Z軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,02 mm |
| Y軸ドライブユニット | 2x DGE-40-ZR-RF |
| Y軸ドライブシステム | 電気 ローラガイド付ベルト駆動アクチュエータ2x |
| Y軸中間位置 | 任意 |
| Y軸ストローク | 0 ... 1,200 mm |
| Y軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,1 mm |
| Y軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,1 mm |
| X軸ドライブユニット | DGE-40-ZR-RF |
| X軸ドライブシステム | 電気 ローラガイド付ベルト駆動アクチュエータ |
| X軸中間位置 | 任意 |
| X軸ストローク | 0 ... 3,000 mm |
| X軸の終端位置における繰返し精度 | ± 0,1 mm |
| X軸中間位置での繰返し精度 | ± 0,1 mm |