


電源接続ソケット NECU-G78G4-C2

部品番号: 543108

FESTO

モジュール式CPXターミナル用

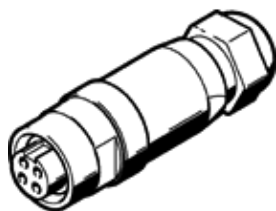

データシート

特長	値
規格	EN 61984
認証	c CSA us (OL)
質量	58.7 g
配線方式1	4ピン7/8インチ ストレートソケット
プラグコーディング	ODVA AutoSIG
配線方式2	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	10 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルの最大直径	6 ... 12 mm
ターミナル断面図	<= 1.5 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 80 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき)
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	銅合金 (金めっき)