


# パラレルモジュール EAMM-U-D32-32B

部品番号: 543152

FESTO

Suitable for electric drives.

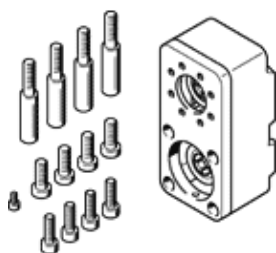

## データシート

| 特長        | 値                       |
|-----------|-------------------------|
| サイズ       | 32                      |
| 取付方向      | 任意                      |
| 最高速度      | 6,000 1/min             |
| 保管温度      | -25 ... 60 °C           |
| 相対湿度      | 0 - 95 %                |
| 保護仕様      | IP40                    |
| 周囲温度      | 0 ... 50 °C             |
| 負荷慣性モーメント | 2.931 kgmm <sup>2</sup> |
| 無負荷時のトルク  | 0.05 Nm                 |
| 変換トルク     | 1 Nm                    |
| 質量        | 300 g                   |
| 材質        | PWIS質を含む                |