


# パラレルモジュール EAMM-U-D40-42C

部品番号: 543160

FESTO

Suitable for electric drives.

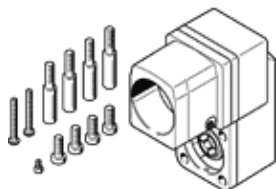

## データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
最高速度	5,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	10.016 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.1 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	690 g
材質	PWIS質を含む