


# パラレルモジュール EAMM-U-E32-42B

部品番号: 543228

FESTO

電動アクチュエータに適合

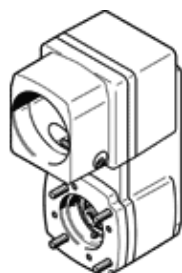

## データシート

特長	値
サイズ	25
取付方向	任意
最高速度	3,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	10.22 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.1 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	660 g
材質	PWIS質を含む