


# パラレルモジュール EAMM-U-E48-52C

部品番号: 543233

FESTO

電動アクチュエータに適合

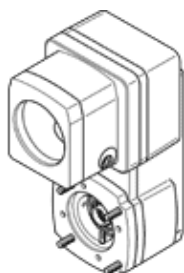

## データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
最高速度	3,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	71.138 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.3 Nm
変換トルク	5.5 Nm
質量	1,800 g
材質	PWIS質を含む