


マルチピンノード VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

部品番号: 543412

FESTO

VTSA/VTSA-Fバルブターミナル用

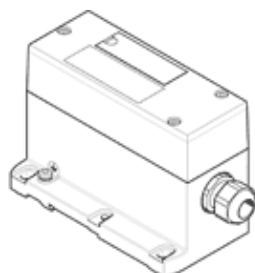

データシート

特長	値
規格	EN 61984
取付方向	任意
バルブ位置	ダブル時16 シングルソレノイドバルブ時32
最大残存電流	6 A
作動電圧 DC	24 V
サージの強さ	1.5 kV
40°C時の許容負荷電流	1 A
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	545 g
配線	Dサブプラグ
配線方式	ソケット/端子台
Material cover	PA
Material housing	アルミダイカスト