


コントロールユニット FED-300

部品番号: 543439

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用

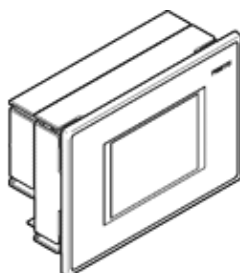

データシート

特長	値
深さ	56 mm
高さ	109 mm
長さ	149 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
アラーム	1,024
ユーザメモリ	1 Mbyte
リアルタイム	あり
イベントリスト	256
レシビメモリ	32 kByte
リアルタイム (時差)	130s / 月
カラー数	256
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	3,5"
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	1/4 VGA, 320x240 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,4 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
質量	1,000 g
AUXインターフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
PCインターフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
プログラミングインターフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインターフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
Ethernetインターフェース	オプション 10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上