


コントロールユニット FED-710

部品番号: 543443

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用
2010年まで供給可能

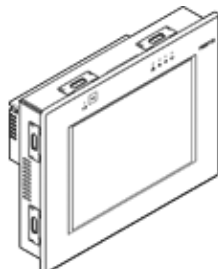

データシート

特長	値
深さ	71 mm
高さ	187 mm
長さ	232 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
ユーザメモリ	32 Mbyte
リアルタイム	あり
リアルタイム (時差)	130s / 月
カラー数	64 k
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	7,5"
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	VGA, 640x480 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1,1 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
質量	1,600 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PLCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
USBポート	あり
Ethernetインタフェース	RJ45 10/100 MBd 2nd Ethernetインタフェース、光学10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応