


コントロールユニット FED-5000

部品番号: 543447
廃番予定品

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用、ファンクションキー付
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

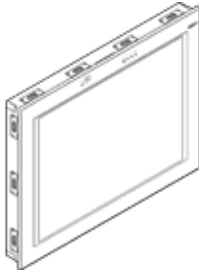

データシート

特長	値
深さ	101 mm
高さ	307 mm
長さ	392 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
ユーザメモリ	32 Mbyte
ユーザLED数	1
ファンクションキー数	1
リアルタイム	あり
イベントリスト	1,024
レシビメモリ	32 kByte
アラーム	1,024
リアルタイム (時差)	130s / 月
カラー数	64 k
システムLED数	4
表示	TFTカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	15"
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	XGA, 1024x768 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	1,5 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
質量	3,800 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット

特長	値
プログラミングインターフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインターフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグ
Ethernetインターフェース	RJ45 10/100 MBd 2ndEthernetインターフェース、光学10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上