

マニホールド CPE10-PRS-1/4-5


部品番号: 543824

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPEバルブ用

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

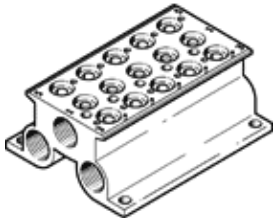

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|-------------------|
| スクリーンサイズ | 16 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| バルブ位置 | 5 |
| 最大圧カゾーン数 | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| 破壊圧力 | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| バルブ取付時の最高締付トルク | 1.2 Nm |
| 質量 | 275 g |
| インラインマニホールド | 取付穴 |
| バルブの取付方法 | 雌ネジ |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 3 | G1/4 |
| エア接続ポート 5 | G1/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金 |