

 

# 近接スイッチ

## SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

部品番号: 543866

FESTO

無接点、PNP、T溝タイプ、クリップインタイプ、M8プラグ式

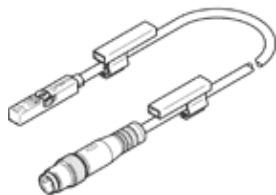

## データシート

特長	値
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-20 ... 70 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
接点容量 DC	3 W
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	ケーブル付プラグ M8x1 3ピン 回転可能ネジ
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルテストコンディション	移動チェーン: 500万サイクル、曲げ半径 75 mm Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション
ケーブル長さ	0.3 m
配線特長	スタンダード+ケーブルペア
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU) 耐油性
取付方法	ネジで締め付け クリップイン
質量	8.9 g
材質ハウジング	真鍮 PA TPE-U(PU) ステンレス ニッケルメッキ
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68