



信号コンバータ

SVE4-IS-R-HM8-2N-M8

部品番号: 544221

FESTO

 アナログアウトプット信号をスイッチングポイントへ変換

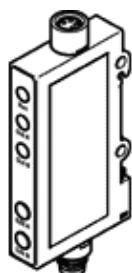

データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL : 周囲温度	-20 ... 60 °C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
信号範囲	0 - 20 mA +/-0,6 mA
周囲温度	-20 ... 70 °C
出力スイッチ	2xNPN
切換機能	フリープログラミング
スイッチング機能	切換可
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート2, 芯/線数	4
電気接続ポート2, 取付方法	ねじロック
質量	19 g
Material housing	ABS
オプション設定	Teach-In
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L