 



圧力サプライプレート VABF-S3-2-P1A3-G18

製品番号: 544435

FESTO

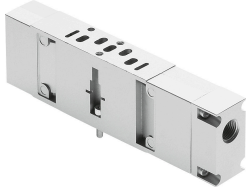

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--------------------------------|
| 幅 | 18 mm |
| 規格ベース | ISO 15407-1 |
| 取付位置 | 任意 |
| スタッキング | 1の代替圧力供給 |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 標準公称流量 | 500 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 146 g |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上 サブベース上 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質ハウジング | アルミダイキャスト |