


負荷取付金具 FKC-50/63

製品番号: 545240

FESTO

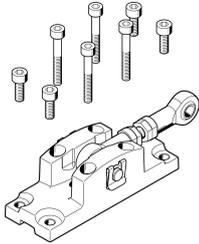

データシート

特徴	値
サイズ	50/63
半径方向の偏差 ±	4 mm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
力方向 +/- 時の短時間の許容負荷	5000 N
力の方向時の長期許容負荷 ±	5000 N
製品質量	1200 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	高合金鋼
材質 可動ジョイント	ステンレス
材質 ねじ付カップリング	スチール
材質: プレート	鋳造アルミ
ヒューズ材質	ばね鋼