


# マニホールドクリップ VABM-B6-E-G12-7

部品番号: 545822

FESTO

電磁弁VUVBシリーズ用

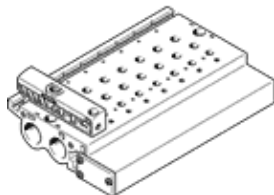

## データシート

| 特長                 | 値                   |
|--------------------|---------------------|
| スクリーンサイズ           | 21 mm               |
| バルブ位置              | 7                   |
| 耐酸性クラス: CRC        | 2                   |
| 最大締め付けトルク DINレール取付 | 1.5 Nm              |
| バルブ取付時の最高締付トルク     | 2 Nm                |
| 最大締め付けトルク 壁取付      | 5 Nm                |
| 質量                 | 1,030 g             |
| 外部パイロット接続ポート12/14  | G1/8                |
| エア接続ポート 1          | G1/2                |
| エア接続ポート 3          | G1/2                |
| 材質                 | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応 |
| 材質: マニホールド         | 鍛造アルミ合金             |