


カバー NECV-S1W37

部品番号: 545974

FESTO

VTSAN/TSA-Fバルブターミナル用

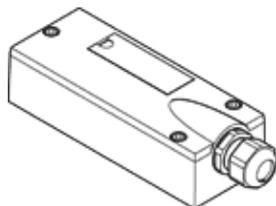

データシート

特長	値
アプリケーションエリア	多芯プラグ仕様のVTSAN/TSA-Fバルブターミナル用
質量	180 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	37
電気接続ポート1, 占有芯/線数	37
電気接続ポート1, 取付方法	M4ねじx3
電気接続ポート2, 接続方式	圧着接点
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	2 A
サージの強さ	1 kV
ケーブルコネクタ	M20x1,5
ケーブル径	5 ... 13 mm
導管定格断面	0.08 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP65 NEMA 4
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA